


Hartig

Nagyméretű precíziós kengyeles mikrométer mérőhasáb hosszabbítással, Méréstartomány: 300-400mm

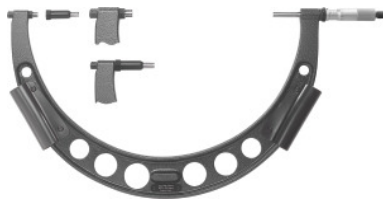

Rendelési adatok

Rendelés száma	420920 300-400
GTIN	4250099610802
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

Stabil könnyűfém kengyel, kalapácslakkozott, a kéz melegével szembeni védelemmel, súrlódó tengelykapcsolóval és rögzítővel. Leppelt, keményfémbetétes mérőfelületek. DIN 863-nál jobb pontosság. A felcsavarozható, leppelt és keményfém betétes mérőhasáb hosszabbítónak köszönhetően a méréstartomány megduplázódik. Mindkét méréstartományhoz belső skálahüvely skálával.

Előny:

Nagyon nagy méréstartomány. A mérőhasáb hosszabbító cseréjét követően a mikrométer azonnal üzemkész. További beállító etalon nem szükséges. 1/100 mm közvetlen leolvasása a nagy skáladobon.

Tartalom:

Mikrométer 1 mérőhasáb hosszabbítással. Beállító etalon nélkül

Figyelem:

2000 mm-ig terjedő méréstartomány kivitelek külön rendelésre szállíthatók. Speciális kivitelek külön rendelésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	24 mm
Súly	4,5 kg
Mérődob osztás	1/100 mm

Orsó mérési útja	50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	300 - 400 mm
Orsó Ø	10 mm
Kalibrálás	S3
Hibahatár	7 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 300-400 mm	020450 300-400
---	----------------