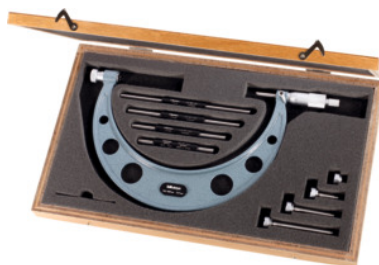


Mitutoyo**Nagy kengyeles mikrométerek, Méréstartomány: 600-700mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 420810 600-700 |
| GTIN | 2050001059987 |
| Árucikk kategória | 44A |

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült mérőorsó és mérőfelület; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Csillogásmentes krómozású mérődob 50-es osztással és tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

4 könnyen cserélhető mérőüllő adja ki a méretenként 100 mm-es méréstartományt.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|--------------|
| Beállító etalonok száma | 4 |
| Leolvasás | 0,01 mm |
| Mérődob \emptyset | 21 mm |
| Mérőbetétek száma | 4 |
| Súly | 12,4 kg |
| Orsó \emptyset | 8 mm |
| Mérődob osztás | 1/50 mm |
| Orsó mérési útja | 25 mm |
| Méréstartomány | 600 - 700 mm |

| | |
|----------------|----------------------|
| Kalibrálás | S3 |
| Hibahatár | 3 μ m |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |

Szolgáltatások

| | |
|---|----------------|
| KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 600-700 mm | 020450 600-700 |
|---|----------------|