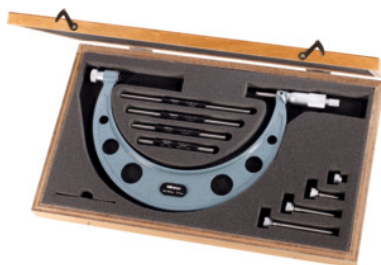


**Mitutoyo****Nagy kengyeles mikrométerek, Méréstartomány: 800-900mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420810 800-900
GTIN	2050001060006
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Edzett, köszörült mérőorsó és mérőfelület; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Csillogásmentes krómozású mérődob 50-es osztással és tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

**4 könnyen cserélhető mérőüllő adja ki a méretenként 100 mm-es méréstartományt.**

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,01 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Orsó mérési útja	25 mm
Súly	17 kg
Mérődob Ø	21 mm
Mérőbetétek száma	4
Orsó Ø	8 mm
Beállító etalonok száma	4
Méréstartomány	800 - 900 mm

Kalibrálás	S3
Hibahatár	3 $\mu$ m
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

### Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 800-900 mm	020450 800-900
---	----------------