


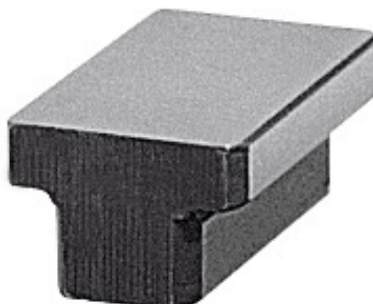

Rögzítetlen horonycsap, köszörült, beszabályozáshoz, A gép horonymérete b₁: 18mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 375375 18 |
| GTIN | 4020772071868 |
| Árucikk kategória | 35A |

Leírás

Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

Felhasználás:

Ezeket a rögzítetlen horonycsapokat a készülék durva beállítása után oldalirányból tolja be a hornyokba. **Ekkor a készülék szállításánál nem zavarhatnak az alul kiálló horonycsapok és a gépasztal nem sérülhet meg.** Gépenként 2db, ill. dupla befogásnál 4db elegendő.

Szabvány:

DIN 6323

Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|-------|
| A gép horonymérete b ₁ | 18 mm |
| Hossz | 32 mm |
| Szerkezet horonymérete b ₂ | 20 mm |

| | |
|-------------------------|------------|
| Magasság H ₁ | 5,5 mm |
| Magasság H | 14 mm |
| Típus | 6323 |
| Termék fajtája | Horonycsap |