


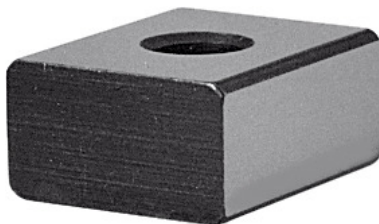

Sík horonycsap, köszörült, Gép és szerkezet horonymérete b₁: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	375370 20
GTIN	4020772071745
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

Felhasználás:

Sík horonycsapok használata akkor célszerű, ha **egy készüléket mindig azonos horonyszélességű gépen használ.**

Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

Pontosság:

Méret b = h₆ tűrés.

Műszaki leírás

Hossz	22 mm
Csavarokhoz DIN 84, DIN 912	M6×16
Gép és szerkezet horonymérete b ₁	20 mm
Magasság H	10 mm
Típus	6322B
Termék fajtája	Horonycsap

