


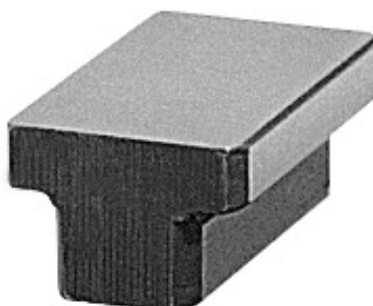

## Rögzítetlen horonycsap, köszörült, beszabályozáshoz, A gép horonymérete b1: 10mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 375375 10     |
| GTIN              | 4020772071813 |
| Árucikk kategória | 35A           |

### Leírás

#### Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

#### Felhasználás:

Ezeket a rögzítetlen horonycsapokat a készülék durva beállítása után oldalirányból tolja be a hornyokba. **Ekkor a készülék szállításánál nem zavarhatnak az alul kiálló horonycsapok és a gépasztal nem sérülhet meg.** Gépenként 2db, ill. dupla befogásnál 4db elegendő.

#### Szabvány:

**DIN 6323**

#### Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

### Műszaki leírás

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Magasság H <sub>1</sub>               | 3,6 mm |
| Hossz                                 | 20 mm  |
| Szerkezet horonymérete b <sub>2</sub> | 12 mm  |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| A gép horonymérete $b_1$ | 10 mm      |
| Magasság H               | 12 mm      |
| Típus                    | 6323       |
| Termék fajtája           | Horonycsap |