


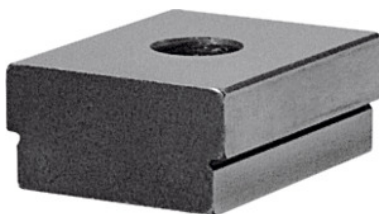

## Lépcsős horonycsap, köszörült, A gép horonymérete b<sub>1</sub>: 28mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	375365 28
GTIN	4020772071639
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornyaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

#### Felhasználás:

**Ezeket a horonycsapokat párosával csavarozza be a készülékek szabványos, 20 mm széles beállító hornyaiba.** A csapok cseréjével egy-egy készülékkel **több, különböző horonyszélességű gépen** lehet dolgozni.

#### Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

#### Pontosság:

**Méret b = h<sub>6</sub> tűrés.**

#### Figyelem:

**20-as méretet** lásd 375370 sz.

### Műszaki leírás

Hossz	32 mm
A gép horonymérete b <sub>1</sub>	28 mm
Szerkezet horonymérete b <sub>2</sub>	20 mm
Csavarokhoz DIN 84, DIN 912	M6×16

Magasság H	12 mm
Típus	6322A
Termék fajtája	Horonycsap