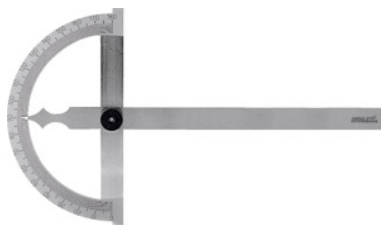


HOLEX**Szögmérő, nyitott fokívvel, ívfok-Ø × szárhossz: 80X120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	453000 80X120
GTIN	4045197205889
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Nyitott, félköríves fokív 0 – 180° osztással; 1°-os leolvasás. **Csillogásmentes, mattkrómozott skála.** Rögzítőanyával.

Műszaki leírás

Szárhossz	120 mm
Fokív Ø	80 mm
Leolvasás	1 fok
Hibahatár	± 30 szögperc
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F3
Termék fajtája	Szögmérő

Szolgáltatások

KalibrálásSzögmérők / fokmérők Típus GRAD

025810 GRAD