


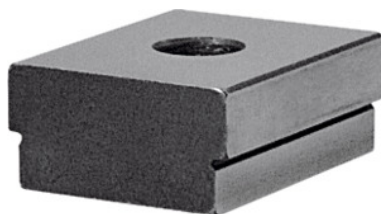

Lépcsős horonycsap, köszörült, A gép horonymérete b₁: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	375365 10
GTIN	4020772071554
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornyaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

Felhasználás:

Ezeket a horonycsapokat párosával csavarozza be a készülékek szabványos, 20 mm széles beállító hornyaiba. A csapok cseréjével egy-egy készülékkel **több, különböző horonyszélességű gépen** lehet dolgozni.

Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

Pontosság:

Méret b = h₆ tűrés.

Figyelem:

20-as méretet lásd 375370 sz.

Műszaki leírás

Hossz	22 mm
Szerkezet horonymérete b ₂	20 mm
A gép horonymérete b ₁	10 mm
Csavarokhoz DIN 84, DIN 912	M6×10

Magasság H	10 mm
Típus	6322A
Termék fajtája	Horonycsap