


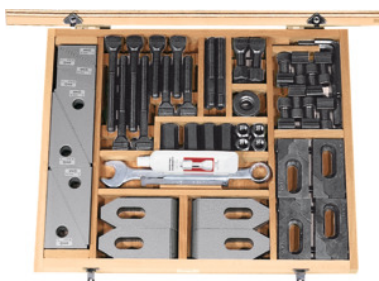

Befogószerszám készlet, T-horony névleges méret / menet: 18/M16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	375405 18/M16
GTIN	4020772083625
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Különböző rögzítőelemekből álló készletek, amelyek szerszámok, készülékek vagy munkadarabok T-hornyos asztalokon történő gyors befogásához szükségesek. Minden alkatrész nemesíthető acélból készült és utólag egyenként beszerezhető.

Tartalom:

Csillag-villás kulcs, csavarpasszta, fadoboz

Tartalom:

T-horonycsavarok 375300 sz. DIN 787: 4 db/ 100 mm;

4 db/ 160 mm;

2 db/ 63 mm

Tőcsavarok 375380 sz. DIN 6379: 4 db/ 125 mm

Szorítóvas 372000 sz. DIN 6314 Z: 4 db/ 18×125

Magas anyák 375385 sz. DIN 6330 B: 6 db

Hosszabbító anyák 375395 sz.: 4 db

Univerzális szorítóalátétek 372200 sz.: 4 db/ 2 méret;

4 db/ 3 méret

Kúpos alátét G alak 375360 sz. DIN 6319 G: 6 db

Oldalszorító pofák 375110 sz.: 4 db/ 18 méret

Rugós szorítóvas-tartó 370850 sz.: 4 db/ 18 méret

T-horony tisztító 375512 sz.: 1 db/ 1 méret

Műszaki leírás

T-horony névleges méret	18 mm
Fadoboz hossza	510 mm
Szorítási magasság 4-szeres befogás	2 - 160 mm
Fadoboz szélessége	415 mm
Menet	M16
Fadoboz magassága	50 mm
Szorítási magasság 2-szeres befogás	2 - 270 mm
Típus	6530
Termék fajtája	Szorítóelem