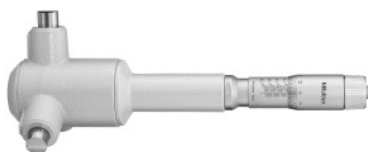


Mitutoyo**Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 125-150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429000 125-150
GTIN	4946368517780
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Műszaki leírás

Mérésmélység hosszabbítóval	297 mm
Méret a	19,6 mm
Méréstartomány	125 - 150 mm
Mérődob Ø	23 mm
Standard mérésmélység	147 mm
Teljes hossz	249 mm
Hibahatár	0,01 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022500 200
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 125 mm	484030 125
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 140 mm	484030 140
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150