


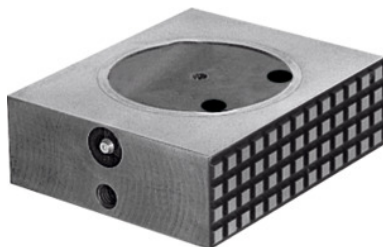

Önbeálló pofa mobil, Típushoz: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	361660 125
GTIN	4250364400916
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Mozgó pofák, egyik oldalon recézett.

Felhasználás:

- **Nem párhuzamos alkatrészek befogására.**
- **A 361950; 361960; 361970 sz. lépcsős előtétek befogására.**

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

NC8, Garant-NC, Titan-hoz.

Tartalom:

Rögzítő csavarok.

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	124,4 mm
Pofamagasság h	39,5 mm
Pofahossz l	84 mm
Típushoz	125
Hozzávaló színekód	HiPo
Hozzávaló színekód	Titan

Hozzávaló színekód	Titan2/TitanSense
Hozzávaló színekód	Duo Plus
Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	LC
Hozzávaló színekód	LC-GARANT
Hozzávaló színekód	LCV125G
Hozzávaló színekód	NC8
Hozzávaló színekód	HOLEX NC
Termék fajtája	Satupofák