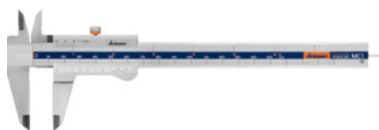


Garant**Tolómérő nóniusz 1/50, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	410105 150
GTIN	4045197578242
Árucikk kategória	40Z

Leírás**Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

Finom, kontrasztos skálázás.

Felső rögzítő csavar.

Ergonómiailag optimalizált tolóka. Jobb leolvasás az eltérő színű skálának köszönhetően.

Leppelt mérőfelületek.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,02 mm
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	40 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Osztás	1/50 mm
Osztás	1/128 coll
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	Ø 1,6

Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Műbőr tok nóniuszos tolómérőhöz	412500
---------------------------------	--------