


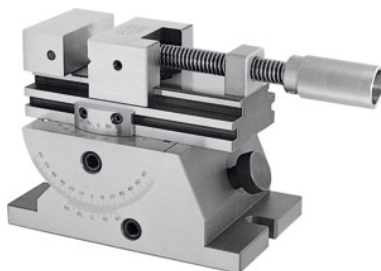

## Univerzális köszörű- és ellenőrző satu, Pofaszélesség A: 70mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	363350 70
GTIN	4045197313485
Árucikk kategória	38F

### Leírás

#### Kivitel:

- Szerszámacél, edzett, precíziós köszörülésű.
- 2 tengelyes állítás, forgatható és billenthető.
- Skála leolvasása nóniusszal: 3'.

#### Felhasználás:

Felületek és 46°-ig szögfelületek idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.

#### Pontosság:

0,003 mm / 100 mm-en belül.

### Műszaki leírás

Teljes magasság c	137 mm
Billenési tartomány	2×60°
Teljes hossz a	180 mm
Maximális befogási tartomány b	80 mm
Súly	12 kg
Pofaszélesség A	70 mm
Pofamagasság C	30 mm
Teljes szélesség B	110 mm

Termék fajtája

Ellenőrző satu