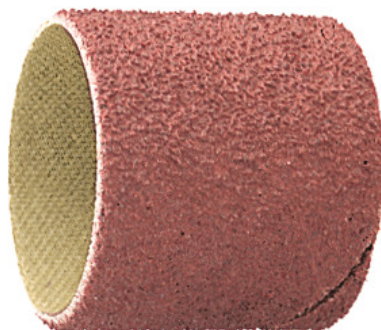


**HOLEX****Csiszológyűrű (A) 60-as szemcse közepesen durva, Hüvely Ø×hüvely szélesség: 45X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553710 45X30
GTIN	4045197240330
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

**A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti.** A gyűrű teljes szélességében felhasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható.

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.

**Normál korund (A).****Felhasználás:**

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

**Alkalmazható:**

Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

**Műszaki leírás**

Hüvely szélessége	30 mm
Tekercsmag Ø	45 mm
Szemcsézet	60

Finomsági fok	közepesen durva
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Hüvely alakja	hengeres
Termék fajtája	Csiszológyűrű

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

### Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm Fej Øxfejhossz  
45X30 mm

553600 45X30