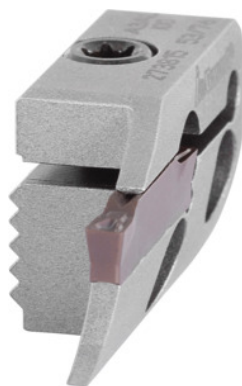


Garant

Lapkatartó, konvex homlokbeszúráshoz, Jobbos, Ø tartomány beszúráás D1 / D2: 110/170mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	273826 110/170
GTIN	4045197867636
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készsár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.

Felhasználás:

A 273800 – 273811 sz. készsárakkal.

Alkatrész:

279815 9 sz. szorítócsavar.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

Maximális előtolás 0,025 mm.

Beszúrási szélesség w: 3 mm

Max. fogásmélység t_{max} : 18 mm

Műszaki leírás

Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$	110 mm
Max. fogásmélység t_{\max}	18 mm
Maximális 1. beszúrási $\varnothing D_2$	170 mm
Felhasználás módja	Jobbos
Beszúrási szélesség w	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögzítőcsavar	279910