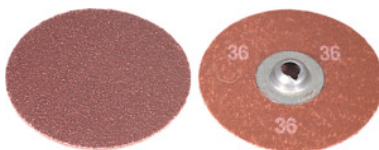


**HOLEX****Csiszolótárcsa (A), Ø 25,4 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553925 60
GTIN	4045197331014
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

A csiszolótányér és a csiszolótárcsa optimálisan kapcsolódik a gyorsbefogó rendszernek köszönhetően (belső menet). Egyszerű, gyors lapcsere kézzel, fokozott használat után is.

**Normál korund (A)** univerzális felhasználáshoz.

A csiszolólap központos helyzete következtében rezgésmentes körfutás.

**Felhasználás:**

**Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is** a szerszám-, forma- és modellkészítésben, a gép-, készülék- és tartálygyártásban. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

**Figyelem:**

További méretek és szemcsézet külön rendelésre szállítható.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	60
Tárcsa Ø	25,4 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	Ø 25,4 mm
Maximális fordulatszám	30000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 25M mm

553920 25M