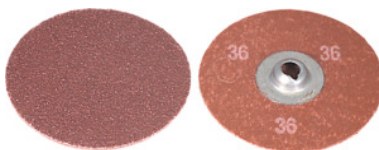


HOLEX**Csiszolótárcsa (A), Ø 25,4 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553925 120
GTIN	4045197331052
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

A csiszolótányér és a csiszolótárcsa optimálisan kapcsolódik a gyorsbefogó rendszernek köszönhetően (belső menet). Egyszerű, gyors lapcsere kézzel, fokozott használat után is.

Normál korund (A) univerzális felhasználáshoz.

A csiszolólap központos helyzete következtében rezgésmentes körfutás.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is a szerszám-, forma- és modellkészítésben, a gép-, készülék- és tartálygyártásban. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

További méretek és szemcsézet külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Tárcsa Ø	25,4 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	Ø 25,4 mm
Maximális fordulatszám	30000 min ⁻¹
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 25M mm

553920 25M