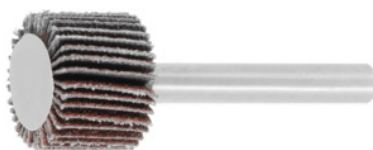


**HOLEX****Lamellás csiszoló (A), 80-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 20X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554200 20X10
GTIN	4045197437198
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.  
Csiszolólamellák **normál korund** szemcsével (A) szórva.

**Felhasználás:**

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	80
Maximális fordulatszám	28000 min <sup>-1</sup>
Ajánlott fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Fejszélesség	10 mm
Szár Ø	3 mm
Fej Ø	20 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	80-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		