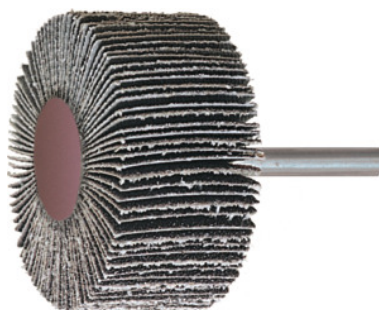


HOLEX**Lamellás csiszoló (SiC), 60-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 30X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554650 30X10
GTIN	4045197240965
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszolólamellák szilícium-karbid szemcsével (SiC) szórva. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülégyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	25400 min ⁻¹
Fejszélesség	10 mm
Ajánlott fordulatszám	16000 min ⁻¹
Szemcsézet	60
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	30 mm
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Terméknév attribútum	60-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		