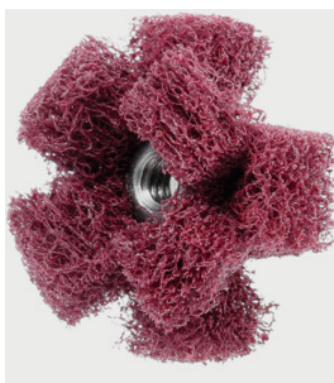


**Garant****Vlies csiszoló csillag, Ø 25 mm, Szemcseméret: 280**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	555912 280
GTIN	4045197608970
Árucikk kategória	51E

## Leírás

**Kivitel:**

Csillag alakban elrendezett csiszolóvlies menetes befogással. Szakadásálló és robusztus vlies kivitel, nem rojtosodik ki a vágott éleken.

2 rétegű.

**Felhasználás:**

Nehezen hozzáférhető helyeken, mint **furatok, belső menetek, csövek** és **mélyesdések** tisztításához, sorjázásához és finiseléséhez. Az 555920 sz. befogócsappal használja.

Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1 %

Maximális fordulatszám: 20000 min<sup>-1</sup>

Finomsági fok: finom

Festék: piros

## Műszaki leírás

Festék	piros
Finomsági fok	finom
Ø	25 mm

Szemcseméret	280
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 25 mm
Ajánlott fordulatszám	10000 min <sup>-1</sup>
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Legyezős tárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

### Tartozék

Rögzítőcsap Teljes hossz 120 mm	555920 120
Rögzítőcsap Teljes hossz 75 mm	555920 75