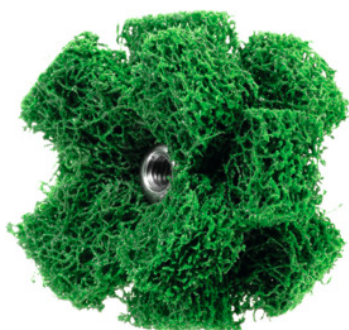


Garant**Vlies csiszoló csillag, Ø 38 mm, Szemcseméret: 100**

Rendelési adatok

Rendelés száma	555913 100
GTIN	4045197674098
Árucikk kategória	51E

Leírás

Kivitel:

Csillag alakban elrendezett csiszolóvlies menetes befogással. Szakadásálló és robusztus vlies kivitel, nem rojtosodik ki a vágott éleken. 2 rétegű.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyek, mint **furatok, belső menetek, csövek és mélyesdések** tisztításához, sorjázásához és finiseléséhez. Az 555920 sz. befogócsappal használja.

Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1 %

Maximális fordulatszám: 13000 min⁻¹

Finomsági fok: durva

Festék: zöld

Műszaki leírás

Finomsági fok	durva
Ø	38 mm
Festék	zöld
Szemcseméret	100

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 38 mm
Ajánlott fordulatszám	7500 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	13000 min ⁻¹
Termék fajtája	Legyezős tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Rögzítőcsap Teljes hossz 75 mm	555920 75
--------------------------------	-----------

Rögzítőcsap Teljes hossz 120 mm

555920 120