


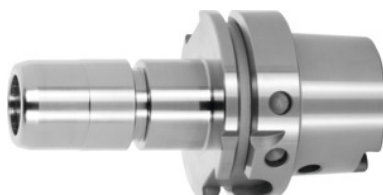

Gépi működtetésű tokmány karcsú, HSK-A 63, Ø D1: 12 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	305539 12
GTIN	4045197871824
Árucikk kategória	32A

Leírás

Kivitel:

Szorítóerő max. 150 Nm Ø 12-nél, 300 Nm Ø 16-nál és 400 Nm Ø 20-nál.

- Csekély súrlódás a tüksapágnak köszönhetően.
- Korróziógátló bevonattal védett.
- Porral és vízzel szemben védett.
- A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.

Előny:

Kevés zavaró kontúr a karcsú felépítésnek köszönhetően.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Felfogó anya.

Különleges tartozék:

309880 sz. hűtőfolyadék cső, 309566 – 309570 ill. 309575 – 309576 sz. szorítópatronok, 309747 sz. szorítókulcs a 305539 sz.-hoz.

Forgácsolási stratégia: HPC

A-méret kinyúlási hossz: 90 mm

Szorítópatron külső Ø: 30 mm

Hozzávaló szorítókulcs 309747 sz.: S10

Műszaki leírás

Szorítópatron külső Ø	30 mm
-----------------------	-------

Befogási Ø D ₁	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Hozzávaló szorítókulcs 309747 sz.	S10
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Szorítókulcs erőbefogóhoz Típus S10	309747 S10
Szorítópatron karcsú patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 3 mm	309581 3
Szorítópatron karcsú patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 4 mm	309581 4
Szorítópatron karcsú patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309581 6
Szorítópatron karcsú patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309581 8