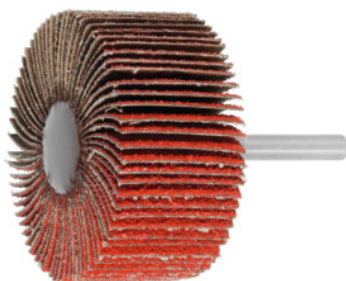


Garant**Lamellás csiszoló (CER), 60-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 40X15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554150 40X15
GTIN	4045197882271
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszoló lamellák **kerámia szemcsével (CER)** szórva.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülégyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

Műszaki leírás

Szemcsézet	60
Ajánlott fordulatszám	12000 min ⁻¹
Fejszélesség	15 mm
Maximális fordulatszám	19100 min ⁻¹
Fej Ø	40 mm
Szár Ø	6 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	60-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	feltételeesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		