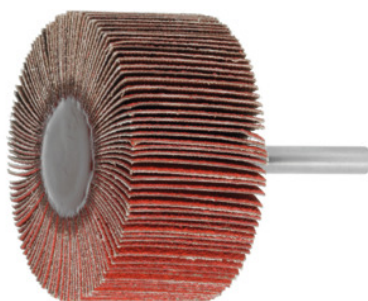


Garant**Lamellás csiszoló (CER), 120-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 50X20mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	554170 50X20
GTIN	4045197882844
Árucikk kategória	51E

Leírás

Kivitel:

Legyező alakú lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszoló lamellák **kerámia szemcsével (CER)** szórva.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

Műszaki leírás

Fej Ø	50 mm
Szár Ø	6 mm
Maximális fordulatszám	15300 min ⁻¹
Szemcsézet	120
Fejszélesség	20 mm
Ajánlott fordulatszám	9000 min ⁻¹

Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	120-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		