


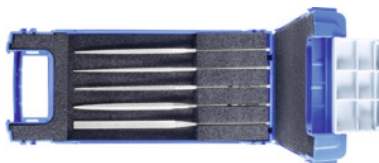

Gyémánt tűreszelő készlet, 5 darabos, 140 mm, Szemcsézet: D91 μ m



Rendelési adatok

Rendelés száma	529300 D91
GTIN	4007220017371
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. **Teljes reszelőhossz = 140 mm; gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár \varnothing = 3 mm.**

Felhasználás:

Edzett acélból vagy **keményfémből** készült vágó-, stancoló- és présszerszámok méretpontos utómegmunkálásához. Ezen kívül **üveg, kerámia** stb. megmunkálásához. **Kis nyomással** reszeljen, különösen az éleknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt. Finomszemcsézet

Tartalom:

Műanyag dobozban.

5 darabos, 1 – 1 darab 1; 3; 4; 5; 6 alakú reszelő.

Opcionális tartozék:

Ezekhez a reszelőkhöz **gyorsszorító nyelet** az 519700 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Teljes hossz	140 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Külön reszelők száma	5
Csomagolás	Műanyag doboz

Termék fajtája

Tűreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 1	529210 1
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 3	529210 3
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 6	529210 6
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 4	529210 4
Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 5	529210 5