


Fenőkő keményfémhez és öntvényhez, szilícium-karbid (SiC) durva / finom, Hossz×szélesség: 150X50mm

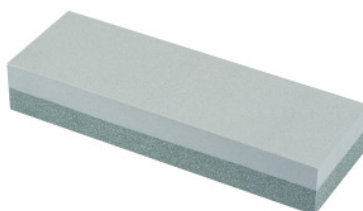

Rendelési adatok

Rendelés száma	558825 150X50
GTIN	4260496535189
Árucikk kategória	56Z

Leírás

Kivitel:

Kerámia kötésű kombinált fenőkővek O/P keménységi fokkal. Egyik oldal durva az előcsiszoláshoz, másik oldal finom az utánsimításhoz.

Szilícium-karbid közép kemény kötéssel. Alul 280 / 320-as SiC szemcse (finom); felül 100-as SiC szemcse (durva).

Felhasználás:

Sorjázáshoz, egyenetlenségek finomcsiszolásához, élek lekerekítéséhez.

Figyelem:

Speciális polírozó kövek kiegyenlítéshez külön rendelésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Finomsági fok	durva / finom
Hossz	150 mm
Szemcsézet	100
Szemcsézet	280 / 320
Szélesség	50 mm
Magasság	25 mm
Termék fajtája	Fenőkő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		