




## Gyémánt tűreszelő készlet, 11 darabos, 140 mm, Szemcsézet: D91 $\mu$ m

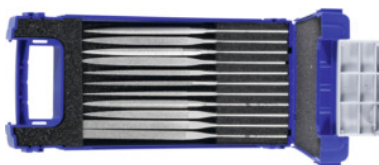

### Rendelési adatok

Rendelés száma	529350 D91
GTIN	4007220017401
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. **Teljes reszelőhossz = 140 mm; gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár  $\varnothing$  = 3 mm.**

#### Felhasználás:

**Edzett acélból** vagy **keményfémből** készült vágó-, stancoló- és prérsszerszámok méretpontos utómegmunkálásához. Ezen kívül **üveg, kerámia** stb. megmunkálásához. **Kis nyomással** reszeljen, különösen az éléknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt. Finomszemcsézet

#### Tartalom:

Műanyag dobozban.

**11 darabos**, 1-1 darab 1-11 alakú reszelő (minden alak), továbbá egy tompavégű laposreszelő kerek élékkal.

#### Opcionális tartozék:

Ezekhez a reszelőkhöz **gyorsszorító nyelet** az 519700 cikkszám alatt talál.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	140 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Külön reszelők száma	11

Csomagolás	Műanyag doboz
Termék fajtája	Tűreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 8	529210 8
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 6	529210 6
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 5	529210 5
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 1	529210 1
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 2	529210 2
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 4	529210 4
Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2
Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 3	529210 3
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 10	529210 10
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD91 szemcse (finom) Típus 11	529210 11

