


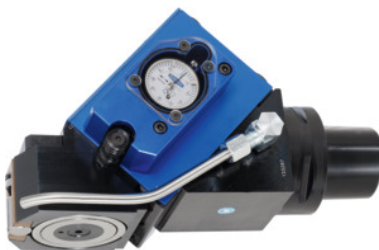

Görgőző szerszám EG14 univerzális, Szárbefogó típus: PSC63



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 291515 PSC63 |
| GTIN | 4060491000152 |
| Árucikk kategória | 29F |

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm² szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

Alkalmazható:

Ø tartományhoz (ajánlott): 50 mm-től

Figyelem:

A megmunkálandó felülethez való szerszámvetést függ a revolver fajtájától (csillag / dob).

- **További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.**

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|------|
| Maximális hengerelési erő | 8 kN |
|---------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Hegyek középeltolódása f | 44 mm |
| Tekercs Ø | 14 mm |
| Szárbefogó típus | PSC63 |
| Kinyúlási hossz L _A | 196 mm |
| Vágásirány | Jobbos és balos |
| Termék fajtája | Simító szerszám |