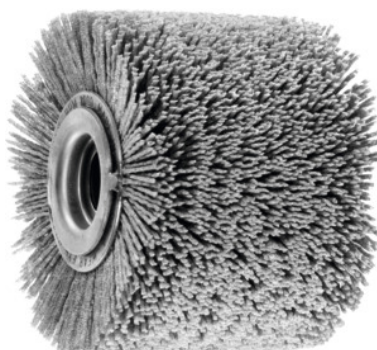


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szatináló kefe Csiszoló nylon 1,2 mm, SiC 80, Ø 100×70 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568436
GTIN	4017359204351
Árucikk kategória	57L

Leírás**Kivitel:**

Méret **Ø 100×70 mm**, furat Ø 19 mm kettős ékhoronnyal.

Szilíciumkarbiddal bevont nylon sörték 80-as szemcsével. **Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.** Különösen alkalmas profilírozott felületek sorjázásához, tisztításához és érdesítéséhez.

Felhasználás:

Szatináló gépeken az 568439 sz. távtartó gyűrű készlettel.

Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Műszaki leírás

Kefeszélesség	70 mm
Furat Ø	19 mm
Sörte vastagsága	1,2 mm
Kefe Ø D ₁	100 mm
Csiszolóanyag	Szilícium-karbiddal (SiC) telítve
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC

Terméknév attribútum	Ø 100x70 mm
Termék fajtája	Szatináló kefe

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Távtartó gyűrű készlet6 darabos	568439
---------------------------------	--------