


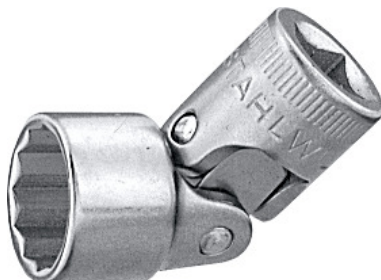

## Csuklós fej, 3/8 col, Kulcsnyílás: 14mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	637400 14
GTIN	4018754002504
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

#### Szabvány:

**DIN 3124 L**

#### Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

### Műszaki leírás

Hossz	48,5 mm
Profil oldali Ø	19,4 mm
Kulcsnyílás	14 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

