


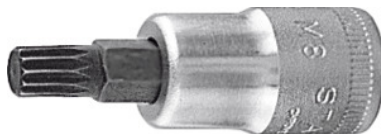

Sokszög rátűzőkulcs, 3/8 col, XZN csavarokhoz, Csavarokhoz: M5



Rendelési adatok

Rendelés száma	637520 M5
GTIN	4018754002672
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szál szerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület. Penge erősen ötvözött speciális acélból, fényes.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Hossz	52 mm
Ø a meghajtott oldalon	17,8 mm
csavarokhoz	M5
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	Sokszög rátűzőkulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

