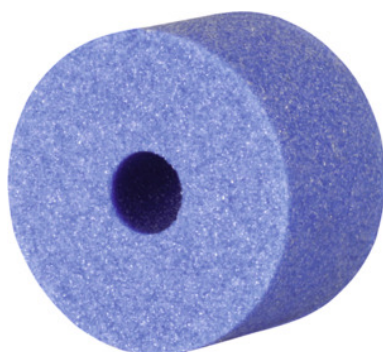


**Precíziós furatköszörű korong D×T×H (mm), 32×32×10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	595034
GTIN	9003176647421
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű kerámia kötésű speciális korund furatköszörű korongok.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, furatköszörülési eljárás során pl. átmenő furatok, illesztések köszörüléséhez.

Specifikáció:

97A802I5V112 Steel universal.

Alak: 5

Mélyedés mélysége F 1: 16 mm

Műszaki leírás

Csiszolási eljárás	Furatköszörű
Csiszolóanyag	Nagyteljesítményű speciális korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	97A802I5V112 Steel univerzális
Alak	5

Tárca Ø D	32 mm
Tárcsaszélesség T	32 mm
Terméknév attribútum	32×32×10
Furat Ø H	10 mm
Mélyedés Ø P	18 mm
Mélyedés mélysége F 1	16 mm
Termék fajtája	Furatköszörű korong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		