


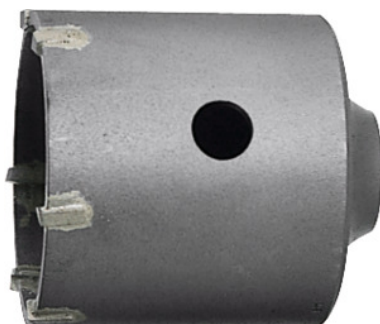

## Keményfém koronafúró központfúró nélkül, Fúró Ø: 68mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	788000 68
GTIN	4002395357031
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Fúrókorona **gyémánt köszörülésű keményfém lapkákkal**. M16 belső menettel a 788022 sz. szárhoz.

#### Felhasználás:

Nagyobb furatok és áttörések fúrásához **ütvefúróval vagy fúrókalapáccsal** betonba, falazatba, természetes kőbe stb. **Süllyesztett villanyszerelő dobozok süllyesztéséhez.**

### Műszaki leírás

Fúró Ø	68 mm
Teljes hossz	50 mm
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Termék fajtája	Körkivágó

**Tartozék**

Központfúró Hossz 120 mm	788070 120
Befogószár koronafúrókhoz Teljes hossz 105 mm	788022 105