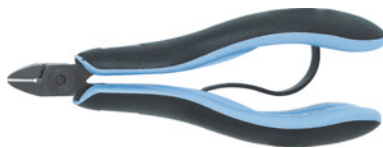


LINDSTRÖM

**Elektronikai oldalcsípőfogó, kicsi, ovális fej, FW, Teljes hossz: 135mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	726020 135
GTIN	7314150103034
Árucikk kategória	73M

**Leírás****Kivitel:**

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 – 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében. **ESD védett**, ergonomikus **2K** markolatköpenyek.

A szabadalmaztatott nyitórugó a fogó zárásánál csökkenti az ellenállást. Ezáltal az erő a vágásra összpontosul.

**Alapanyag:**

Nagyteljesítményű golyóscsapágy acél, süllyesztékben kovácsolt, barnított.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	135 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. Ø	0,2 - 1,25 mm
Fej szélesség	10,5 mm
Élhossz	10 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	kis szögben vágás
Alapanyag	Nagyteljesítményű golyóscsapágy acél
Fejalak	kisméretű, ovális
Nyél	2K-markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (63 – 65 HRC).
Felület	fekete barnított
Terméknév attribútum	FW
nyitórugóval	igen
Beállítható precíziós csavaros illeszték	igen
Termék fajtája	Vágó fogó