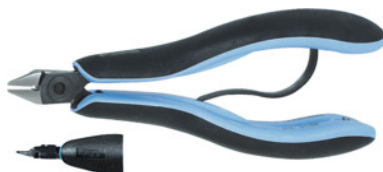


LINDSTRÖM

**Elektronikai oldalcsípőfogó, könnyített pofákkal, hegyes fej, KW, Teljes hossz: 135mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	726060 135
GTIN	7314150103119
Árucikk kategória	73M

**Leírás****Kivitel:**

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 – 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében. **ESD védett**, ergonomikus **2K** markolatköpenyek.

A szabadalmaztatott nyitórugó a fogó zárásánál csökkenti az ellenállást. Ezáltal az erő a vágásra összpontosul.

**Alapanyag:**

Nagyteljesítményű golyóscsapágó acél, süllyesztékben kovácsolt, barnított.

**Műszaki leírás**

Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,1 - 0,8 mm
Fej szélesség	10,5 mm
Teljes hossz	135 mm
Élhossz	10 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Nagyteljesítményű golyóscsapágó acél

Fejalak	hegyes
Nyel	2K-markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (63 – 65 HRC).
Felület	fekete barnított
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
Beállítható precíziós csavaros illeszték	igen
Termék fajtája	Vágó fogó