


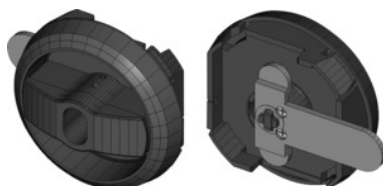

Fogantyúburkolat 379-010-2 betét nélkül



Rendelési adatok

Rendelés száma	914180
GTIN	2050000977589
Árucikk kategória	93B

Leírás

Kivitel:

Zárnyelv 1 pontos ill. 3 pontos záráshoz, 68 mm hosszú, 55 / 22 mm széles, zárókar útja 90°.

Alkalmazható:

947300 – 947805 sz. tárolószekrényekhez (szárnyas ajtókkal), 942950 sz. kiszolgáló szekrény ajtókhöz és **a 95. termékcsoport szárnyas ajtós szekrényeire.** **Kivétel:** a 951100 – 951635 sz. számítógép szerkények fiókjaihoz és monitorházaikhoz nem, (914203 sz. persely) és a 95. termékcsoport tolóajtós szekrényeire nem (914170 sz. fogantyúburkolat).

Tartalom:

Fogantyúburkolat kompletten zárnyelvvvel együtt. **Figyelem:** Ebbe a fogantyúburkolatba a kivehető betétek közvetlenül, további zárpersely nélkül helyezhetők be.

Műszaki leírás

HO zárberendezés betét beépíthető	igen
Zárnyelv (reteszelés a szekrényben) hossza	68 mm
Zárókar útja	90 fok
Évig gyártott műhelyberendezésekhez	2008. közepe
Alkalmazható	A 95. termékcsoport szárnyas ajtós szekrényeire
Központi zárnyelv szélessége	16 mm
Pontzáráshoz alkalmas	1 pontos ill. 3 pontos záráshoz

A zárbetét közvetlenül beilleszthető	igen
Zárbetét csere lehetséges	igen
Zárnyelv (reteszelés a szekrényben) szélessége	22 mm
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez	2000. közepe
Szállítás betét nélkül	igen
Fogantyúburkolat anyaga	Műanyag
Központi zárnyelv hossza	55 mm
Fogantyúburkolat színe	antracit
Termék fajtája	Fogantyúburkolat