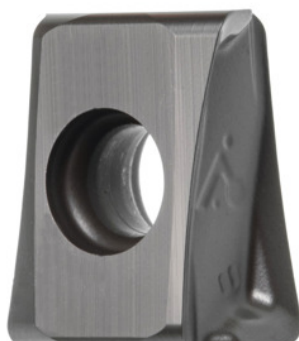


Garant**LOEU 090408 TR-M, HB7515, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215986 ST1400
GTIN	4045197938107
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4\text{mm}$

Váltólapka ISO kód: LOEU090408 TR-M

Típus: ST1400

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z : 0,1 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z	0,1 mm
Váltólapka ISO kód	LOEU090408 TR-M
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7515
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 50 HRC	feltételesen alkalmas	50 m/min	H
GG(G)	feltételesen alkalmas	275 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		