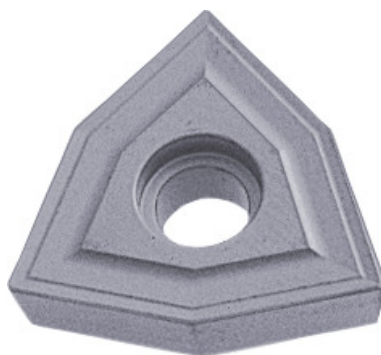


**KOMET® Unisix® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W29: 42-010****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 236910 42-010 |
| GTIN              | 4047109286429 |
| Árucikk kategória | 24T           |

**Leírás****Alkalmazható :**

236650; 236660; 236685; 236686 sz.

**Figyelem:****A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Típus: INOX

Váltólapka ISO kód: WOEX 080404

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/ford,**Műszaki leírás**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Váltólapka ISO kód                         | WOEX 080404         |
| Megnevezés                                 | 42-010              |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,16 mm/ford,       |
| Minőség                                    | BK7935              |
| Típus                                      | INOX                |
| Szerszámanyag                              | HM                  |
| Termék fajtája                             | Váltólapka fúráshoz |

**Felhasználói adatok**

|                              | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 160 m/min            | M              |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |                      |                |
| Száraz                       | feltételesen alkalmas |                      |                |