


Billenthető edény csekély szerkezetmagassággal, festett, Edény űrtartalma: 300l

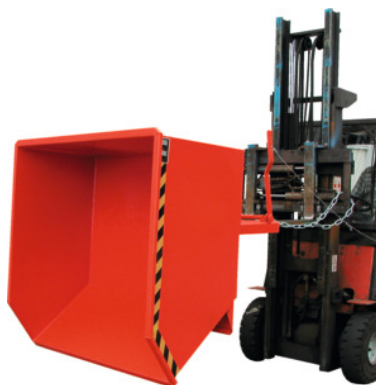

Rendelési adatok

Rendelés száma	919955 300
GTIN	2050001937438
Árucikk kategória	94B

Leírás

Kivitel:

Billenthető edény **csekély szerkezetmagassággal szilárd anyagokhoz**, kedvező teher súlyponttal. A billentés minden magasságban lehetséges a kötélmeghúzásával. A tartálylemez körbefutó peremprofilal és targoncavilla nyílással felszerelt stabil alapkerettel rendelkezik. A biztosító megakadályozza a felügyelet nélküli lecsúszást és billentést. Targoncavilla nyílások belső mérete, AxD = 200x60 mm.

Szín:

Választhatóan RAL 5012 világoskék, RAL 2000 narancssárga, RAL 3000 tűzpiros, RAL 6011 rezedazöld, RAL 7005 egérszürke **színben**.

Műszaki leírás

Súly	93 kg
Felhasználási terület	szilárd anyagokhoz
Edény űrtartalma	300 l
Magasság	580 mm

Teherbírás	750 kg
Hossz	1440 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B	10 mm
Szélesség	680 mm
Billentőperem magasság	395 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Termék fajtája	Billenthető edény

Tartozék

Kerék készlet forgácstartó és billenthető edényekhez,
poliamid, 4 darabos Teherbírás / kerék 450 kg

919970 450