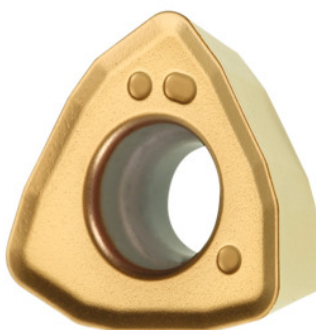


Garant**XDMT120516ZDER, HB4430, Típus: Ti****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212895 Ti
GTIN	4045197943217
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$: 3 mmElőtolás f_z / fog: 0,8 mm

Lapvastagság S: 5.56 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,8 mm
Típus	Ti
Sarokrádiusz	1,6 mm
Lapvastagság S	5.56 mm
Váltólapka ISO kód	XDMT120516ZDER
Minőség	HB4430
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	0,9 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	3 mm
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		