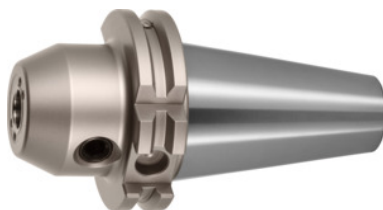


Garant**Weldon befogó, Forma ADB Hűtőcsatorna furatokkal, nikkelezett, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300120 16
GTIN	4045197945716
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:****GARANT –**

Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.

Speciális nikkelezés.

Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	16 mm
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Külső Ø D	48 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6359

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------