


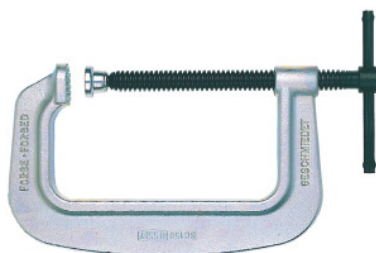

## C-csavaroszorító, Befogási tartomány: 120mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	861550 120
GTIN	4008158019215
Árucikk kategória	83K

### Leírás

**Kivitel:**

C-Form, acélból kovácsolt, nemesített. Erős trapézmenetes és mozgatható nyomólapos orsó.

**Felhasználás:**

**Maximális szorítóerő akár 22000 N.**

### Műszaki leírás

Kinyúlás	85 mm
Befogási tartomány	120 mm
Orsóvastagság	18 mm
Termék fajtája	Szorító