


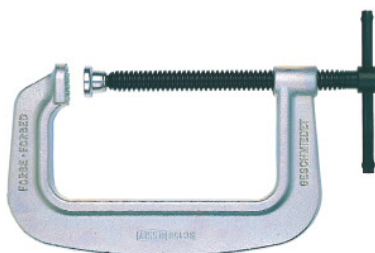

C-csavaroszorító, Befogási tartomány: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	861550 150
GTIN	4008158019222
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

C-Form, acélból kovácsolt, nemesített. Erős trapézmenetes és mozgatható nyomólapos orsó.

Felhasználás:

Maximális szorítóerő akár 22000 N.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	150 mm
Orsóvastagság	18 mm
Kinyúlás	95 mm
Termék fajtája	Szorító