




Állítható szögsatu

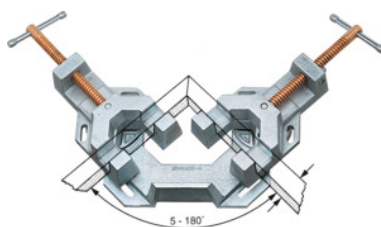

Rendelési adatok

Rendelés száma	862850
GTIN	4008158007502
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Alaplappból és 2 állítható szorítóelemből áll; alaplap és szorítóelemek kiváló minőségű öntvényből, rezeztet orsó, ezért különösen hegesztési munkákhoz alkalmas. Az oldalsó hosszlyukak lehetővé teszik a hegesztő asztalokon vagy berendezéseken történő rögzítést.

Felhasználás:

Munkadarabok befogására hegesztési vagy szerelési munkáknál. Homlokszög 5° – 180° között fokozatmentesen állítható.

Befogási tartomány: 2×0 – 100 mm

Pofamagasság: 35 mm

Súly: 10,7 kg

Befogási szög: 5 - 180 fok

Műszaki leírás

Súly	10,7 kg
Befogási tartomány	2×0 – 100 mm
Pofamagasság	35 mm
Befogási szög	5 - 180 fok
Termék fajtája	Szögsatu

