


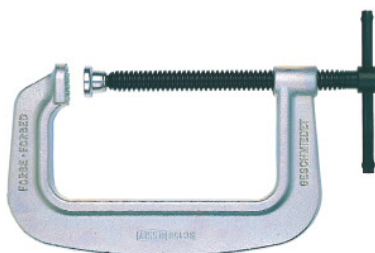

C-csavaroszorító, Befogási tartomány: 80mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	861550 80
GTIN	4008158019192
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

C-Form, acélból kovácsolt, nemesített. Erős trapézmenetes és mozgatható nyomólapos orsó.

Felhasználás:

Maximális szorítóerő akár 22000 N.

Műszaki leírás

Kinyúlás	65 mm
Orsóvastagság	14 mm
Befogási tartomány	80 mm
Termék fajtája	Szorító