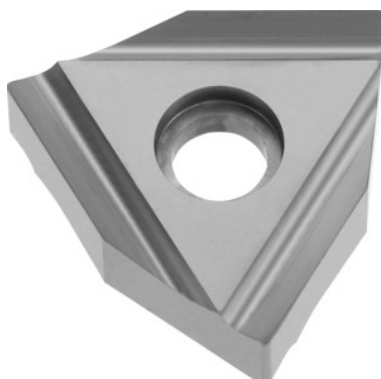


 KOMET**WNHX 100404 jobbos, W04, Típus: P25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268891 P25
GTIN	4047109072749
Árucikk kategória	24T

Leírás

WNHX 100404 jobbos P25 Minőség: P25

Forgácstörő: G18

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/minMellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 180 m/min**Műszaki leírás**

Mellékfelhasználás	M
Forgácstörő	G18
Minőség	P25
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 180 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	WNHX 100404 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W04
Homlokszög	18 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz