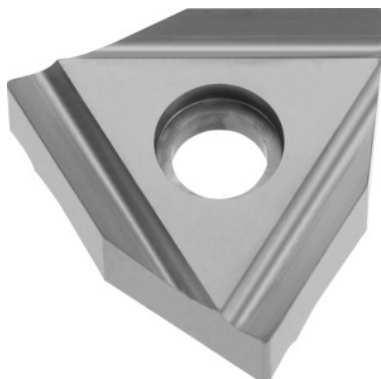


**WNHX 120606 jobbos, W04, Típus: P25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268892 P25
GTIN	4047109057678
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

WNHX 120606 jobbos P25 Minőség: P25

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,6 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 180 m/min
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Minőség	P25
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 300 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Mellékfelhasználás	M

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WNHX 120606 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W04
Homlokszög	18 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz