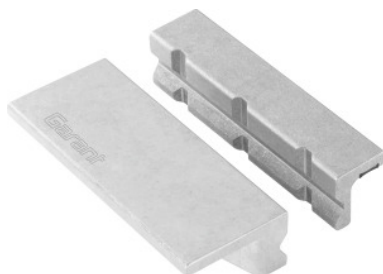


Garant**Befogórendszer billenő pofával, Pofaszélesség: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967150 125
GTIN	4045197612649
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, pontosan megmunkált szorítópofák kiváló minőségű alumínium ötvözetből. Fix pofa beépített állandó mágnesszalaggal, billenthető pofa rendkívül erős körmágnessel.

Előny:

Vége az elem bosszantó csúszkálásának, még nagyobb befogási nyomás esetén is.

Felhasználás:

Egyedülálló befogási megoldás mind kúpos és aszimmetrikus alkatrészekhez, mind párhuzamos lapú szabványos elemekhez. Billentési szög akár 16° is lehet. Alkalmas minden megfelelő pofaszélességű satuhoz.

Műszaki leírás

Rögzítés módja	Állandó mágnes
Anyag	Alumínium ötvözet
Pofaszélesség	125 mm
Termék fajtája	Satupofák

