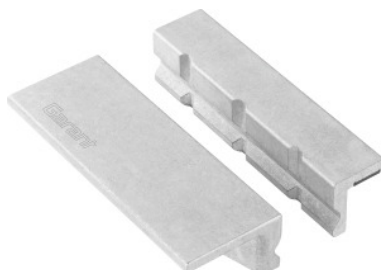


**Garant****Befogórendszer billenő pofával, Pofaszélesség: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967150 140
GTIN	4045197612656
Árucikk kategória	91J

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus, pontosan megmunkált szorítópofák kiváló minőségű alumínium ötvözetből. Fix pofa beépített állandó mágnesszalaggal, billenthető pofa rendkívül erős körmágnessel.

**Előny:**

Vége az elem bosszantó csúszkálásának, még nagyobb befogási nyomás esetén is.

**Felhasználás:**

Egyedülálló befogási megoldás mind kúpos és aszimmetrikus alkatrészekhez, mind párhuzamos lapú szabványos elemekhez. Billentési szög akár 16° is lehet. Alkalmas minden megfelelő pofaszélességű satuhoz.

**Műszaki leírás**

Pofaszélesség	140 mm
Anyag	Alumínium ötvözet
Rögzítés módja	Állandó mágnes
Termék fajtája	Satupofák

